

□ φ 28 イレクターパイプ

Erector System

φ 28 HPC-4000 CR GR

φ 28L 型リブ付きパイプ



- カラー：グレー
- 備考：リブカット可能
曲げ加工不可

φ 28 HPG-4000

φ 28C リブ付きパイプ



- カラー：アイボリー、グレー
ウォームグレー
- 備考：曲げ加工不可

φ 28 HPH-4000

φ 28C リブ付き W パイプ



- カラー：アイボリー、グレー
ウォームグレー
- 備考：曲げ加工不可

φ 28 HK-4000 PE WG

φ 28 スリップパイプ



- カラー：ホワイトグレー
- 備考：曲げ加工不可
接着不可

φ 28 HKGA-4000 PE EBL

φ 28 導電スリップパイプ



- カラー：ブラック
- 備考：曲げ加工不可、接着不可

φ 28 HKL-4000 PE WG

φ 28L スリップパイプ



- カラー：ホワイトグレー
 - 備考：曲げ加工不可
接着不可
- ※使用事例 P.25 参照

φ 28 HKLA-4000 PE EBL

φ 28 導電Lスリップパイプ



- カラー：ブラック
- 備考：曲げ加工不可、接着不可

φ 28 HPA-4000

φ 28HPA パイプ



- カラー：アイボリー、グレー
ウォームグレー
- 備考：リブカット可能
曲げ加工不可

φ 28 HPB-4000

φ 28HPB パイプ



- カラー：アイボリー、グレー
ウォームグレー
- 備考：リブカット可能
曲げ加工不可


φ 28 HPD-4000

φ 28HPD パイプ



- カラー：アイボリー+ブラック
グレー+ブラック
- 備考：リブカット可能
曲げ加工不可

ダブルパイプ 使用例

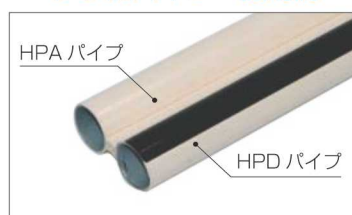

HPA と HPB (または HPD) を接着してダブルパイプが製作できます。ダブルパイプは、丸パイプ 1 本の約 3 倍の強度になります。ダブルパイプを製作する場合は、サンアロー接着液で接着してください。

φ 28 イレクター

φ 32 イレクター

φ 42 イレクター

ステンイレクター

クリフォームフラコン

キャスター