


PKA タイプ

ホイールピッチ 33



PKA1-2400 H33

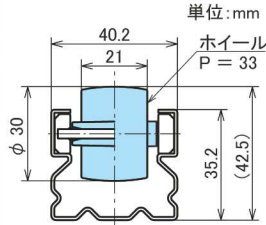


品番	長さ (mm)	ホイール外径 (mm)	ホイールピッチ (mm)	ホイール材質	質量
PKA1-2400 H33	2400	φ 30	33	PE	約 3312g
PKA2-2400 H33 EBL				PP	約 3336g
PKA1-3000 H33	3000	φ 30	33	PE	約 4138g
PKA2-3000 H33 EBL				PP	約 4168g

PKA タイプ

ホイールピッチ 50



PKA4-2400 H50 EBL

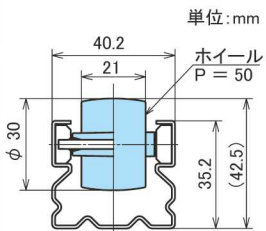


品番	長さ (mm)	ホイール外径 (mm)	ホイールピッチ (mm)	ホイール材質	質量
PKA3-2400 H50	2400	φ 30	50	PE	約 3101g
PKA4-2400 H50 EBL				PP	約 3120g
PKA3-3000 H50	3000	φ 30	50	PE	約 3874g
PKA4-3000 H50 EBL				PP	約 3898g

PKB タイプ

ホイールピッチ 50



PKB3-2400 H50

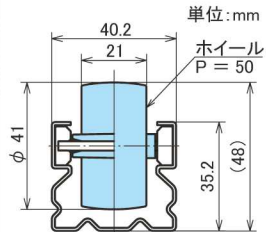


品番	長さ (mm)	ホイール外径 (mm)	ホイールピッチ (mm)	ホイール材質	質量
PKB3-2400 H50	2400	φ 41	50	PE	約 3245g
PKB4-2400 H50 EBL				PP	約 3255g
PKB3-3000 H50	3000	φ 41	50	PE	約 4054g
PKB4-3000 H50 EBL				PP	約 4066g

PKC タイプ

ホイールピッチ 16



PKC2-2000 H16 EBL

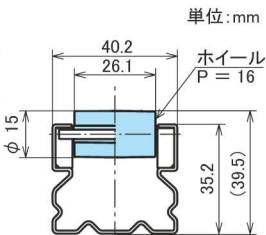

品番	長さ (mm)	ホイール外径 (mm)	ホイールピッチ (mm)	ホイール材質	質量
PKC1-2000 H16	2000	φ 15	16	PE	約 2740g
PKC2-2000 H16 EBL				PP	約 2738g
PKC1-2400 H16	2400	φ 15	16	PE	約 3277g
PKC2-2400 H16 EBL				PP	約 3275g
PKC1-3000 H16	3000	φ 15	16	PE	約 4101g
PKC2-3000 H16 EBL				PP	約 4098g

● 品番・種類の見方

【例】: PKA1-2400 H33
① ② ③ ④

【例】の品番は、「PKA タイプ」、①ホイール径「φ 30」、②プラコンの長さ「2400mm」、③フレーム材質「高耐食性めっき鋼板」、④ホイールピッチ「33mm」となります。

①ホイール径	A = φ 30、B = φ 41、C = φ 15 の3サイズがあります。
②プラコンの長さ	定尺の長さを表します。
③フレーム材質	H = 高耐食性めっき鋼板です。※材質は 1 種類のみです。
④ホイールピッチ	ホイール間のピッチを表します。

※品番の最後に EBL がついているものは導電対応製品です。その他は帯電防止剤入り製品です。

※クリフォームプラコンはご希望の長さにごカットして販売いたします。

カット可能寸法 PKA・PKB : 280 ~ 3965・4000mm、PKC : 100 ~ 3965・4000mm

φ 28
イレクター

φ 32
イレクター

φ 42
イレクター

ステンイレクター

クリフォームプラコン

キャスター