


No.2500 ステンロック

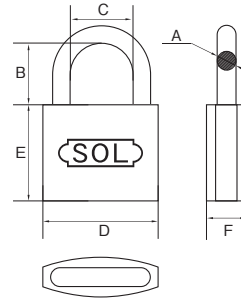


材 質	錠本体:JIS-H-3422真鍮
	ツル部:ステンレスSUS304
	キー:JIS-H-3422真鍮
仕 上	キー:ニッケルメッキ

- ツル部にステンレス SUS304 材を使用し、耐久性・強度を増しています。
- 25ミリ~60ミリまでの7サイズ。

呼称	サイズ(ミリ)						入数	普通品		ビスター包装		同一錠定番		番号指定
	A	B	C	D	E	F		商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価	
No.2500 ステンロック 25	4	10.6	12.2	24.5	24	9.8	12	09313675	1,210	09313701	1,320	09365504	1,320	1,460
No.2500 ステンロック 30	4.8	13.5	14.4	29.3	26	12	12	09313676	1,320	09313702	1,440	09365505	1,450	1,610
No.2500 ステンロック 35	4.8	16	18.4	33	26	12	12	09313677	1,500	09313703	1,670	09365506	1,640	1,810
No.2500 ステンロック 40	6.4	20.7	20.4	38.5	32.5	13.2	12	09313348	1,670	09313350	1,840	09313352	1,840	2,010
No.2500 ステンロック 45	6.4	24	23.6	44	32.5	13.5	12	09313678	2,240	09313704	2,420	09397450	2,470	2,700
No.2500 ステンロック 50	7.2	24	25.4	48	36.8	14	6	09313349	3,340	09313351	3,510	09313353	3,670	4,030
No.2500 ステンロック 60	8	31	32.3	58.2	44	16	6	09313602	4,490	09313603	4,720	09313604	4,930	5,410

No.2500 ステンロック ツル長

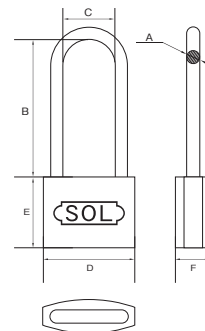

材 質	錠本体:JIS-H-3422真鍮
	ツル部:ステンレスSUS304
	キー:JIS-H-3422真鍮
仕 上	キー:ニッケルメッキ

- ツル長タイプで、使用範囲が大きく広がります。
- ツル部にステンレス SUS304 材を使用し、耐久性・強度を増しています。
- 30ミリ~60ミリまでの6サイズ。

呼称	サイズ(ミリ)						入数	普通品		ビスター包装		同一錠定番		番号指定
	A	B	C	D	E	F		商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価	
No.2500 ステンロック ツル長 30	4.8	30.3	14.6	29.3	26.2	12	12	09313633	2,130	09313639	2,240	09313644	2,330	2,580
No.2500 ステンロック ツル長 35	4.8	50	18.4	33	26.2	12	12	09313634	2,360	09363140	2,530	09313645	2,590	2,850
No.2500 ステンロック ツル長 40	6.4	70	20.4	38.5	32.5	13.2	12	09313635	3,050	09313641	3,220	09313646	3,350	3,680
No.2500 ステンロック ツル長 45	6.4	90	23.6	44	32.5	13.5	6	09313636	3,680	09365510	3,850	09313647	4,050	4,450
No.2500 ステンロック ツル長 50	7.2	110	25.4	48	36.8	14	3	09313637	4,490	09313643	4,660	09313648	4,930	5,430
No.2500 ステンロック ツル長 60	8	120	32.3	58.2	44	16	3	09313638	5,980			09313649	6,580	7,230


No.2500 共通同一錠



- 同じカギでサイズの違う南京錠を施錠できます。
- 取付可能範囲もひろがり、施設管理がスピーディにできます。
- キー3本付き。
- 3サイズのセット商品ではありません。



材 質	錠:JIS-H-3422真鍮
	キー:JIS-H-3422真鍮
	仕 上

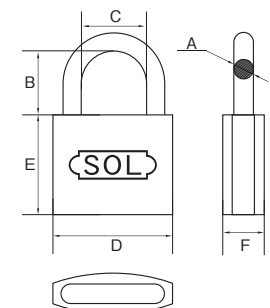

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)						入数	定価
		A	B	C	D	E	F		
09300056	No.2500 共通同一錠 40	6.3	21.4	20.4	38.5	32.5	13.2	12	1,500
09300254	No.2500 共通同一錠 45	6.3	24	23.6	44	32.5	13.5	6	2,100
09300057	No.2500 共通同一錠 50	7.1	24	25.4	48	36.6	14	6	3,000